

Technisches Datenblatt

Verbindungselement 48 mm

Artikelnummer: 7399892



Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm)
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7399892
Typ	IBVE 25048
Bezeichnung 1	Verbindungselement
Bezeichnung 2	für Kanal 25048
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	133,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,3079 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbindungselement 48 mm


Artikelnummer: 7399892



Abmessungen

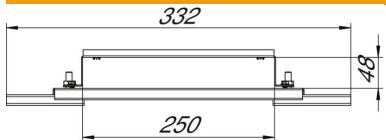

Länge	332 mm
Breite	105 mm
Höhe	76 mm
Maß	250 mm
B	
Maß h	48 mm

 

Technische Daten

Ausführung	Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	48 mm
Mit Potentialausgleich	ja