

Technisches Datenblatt


Stützelement für Kanal 250

Artikelnummer: 7399914

OBO
BETTERMANN

Stützelement zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.

Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Für Kanalhöhe 38 mm.

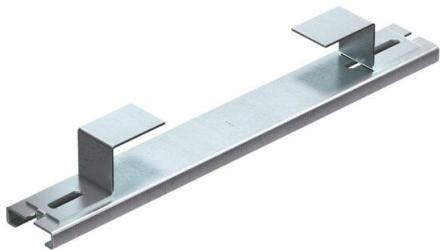

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7399914
Typ	IBST 25038
Bezeichnung 1	Stützelement
Bezeichnung 2	für Kanal 250
Hersteller	OBO
Dimension	374x49xx47,9
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,901 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stützelement für Kanal 250

Artikelnummer: 7399914

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

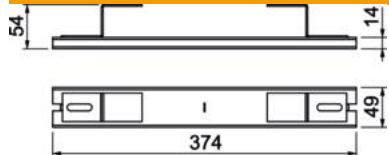

Länge	374 mm
Breite	49 mm
Höhe	14 mm
Maß A	49 mm
Maß B	250 mm
Maß L	374 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	Stütze
Kanalhöhe min.	38 mm