

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400653

OBO
BETTERMANN

Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von Estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400653
Typ	KV3 25048-2
Bezeichnung 1	Vertikalkrümmer
Bezeichnung 2	3-zügig für EÜK-2
Hersteller	OBO
Dimension	330x177,7x177,7
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	107,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8487 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Artikelnummer: 7400653

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

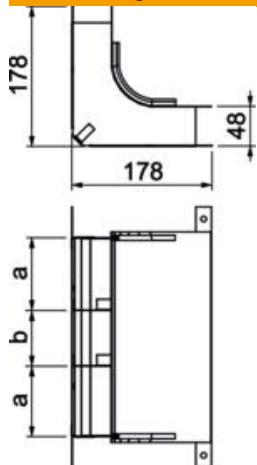

Länge	178 mm
Breite	250 mm
Höhe	48 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	48 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite min.	250 mm
Kanalhöhe min.	48 mm
Querschnitt Zug a	3854 mm ²
Querschnitt Zug b	3184 mm ²