

Technisches Datenblatt

Schwerlast-Montagedeckel für UZD 250, Nenngröße R4

Artikelnummer: 7401406



Der Schwerlast-Montagedeckel für die Unterflurdose vom Typ UZD250 eignet sich zum Einbau einer runden Schwerlastkassette der Nenngröße R4. Die Einbauöffnung ist um 3 mm vertieft und kann dadurch nachträglich mit einer Deckelblindplatte verschlossen werden.

Die Nivelliereinheiten müssen separat bestellt werden.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7401406
Typ	DUG 250 R4SL
Bezeichnung 1	Schwerlast-Montagedeckel
Bezeichnung 2	250 für Nenngröße R4
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x59
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	159,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,8409 kg CO ₂ e / 1 Stück


 
Technisches Datenblatt

Schwerlast-Montagedeckel für UZD 250, Nenngröße R4

Artikelnummer: 7401406



Abmessungen

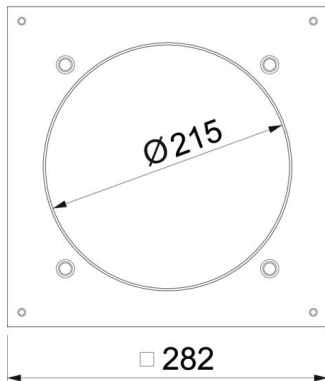

Länge	282 mm
Breite	282 mm
Maß A	282 mm
Maß d Ø	215 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	ja