


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401912

**OBO**  
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

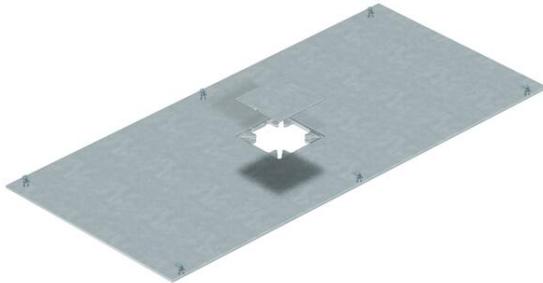

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7401912
Typ	OKA DAT 300
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	800x300x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	686 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,4855 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401912

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

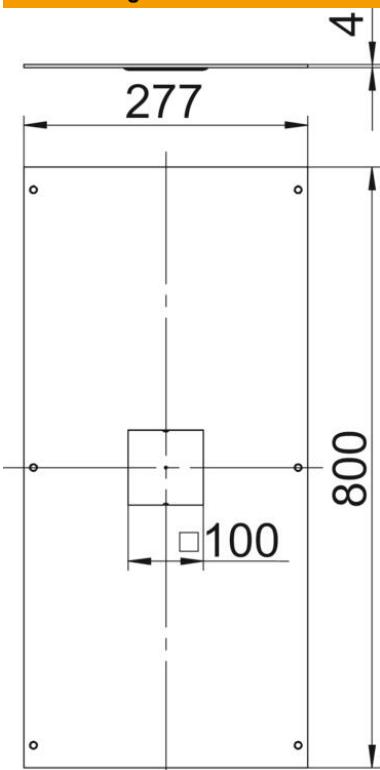

Länge	800 mm
Breite	300 mm
Maß a	100 mm
Maß A	277 mm

### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	ja
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Telitank-Aufbau