


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401920



Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

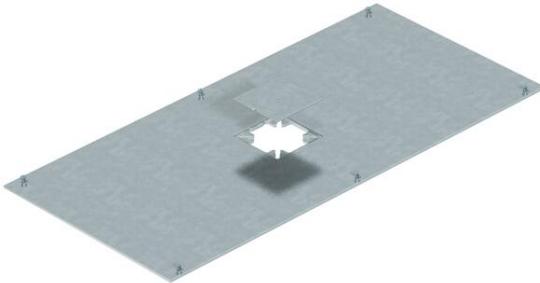

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7401920
Typ	OKA DAT 400
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	936 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,5763 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401920

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

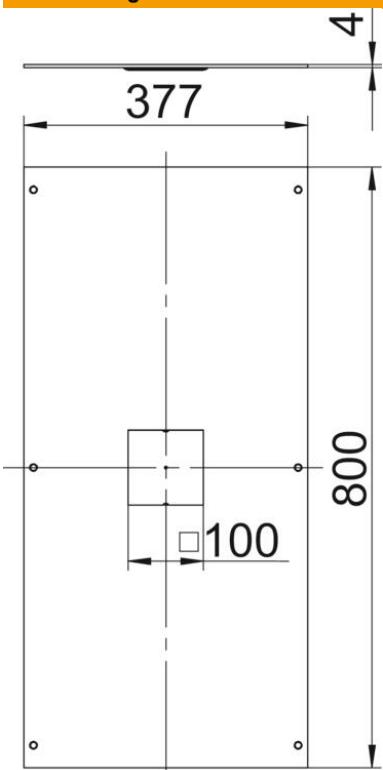

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Maß a	100 mm
Maß A	377 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	ja
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	für Aufflur-Tank