


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES4, 800 mm

Artikelnummer: 7402040

**OBO**  
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

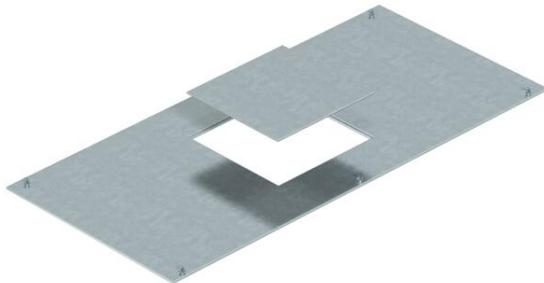

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7402040
Typ	OKA DG4 300
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Dimension	800x300x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	669 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,5849 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES4, 800 mm

Artikelnummer: 7402040

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

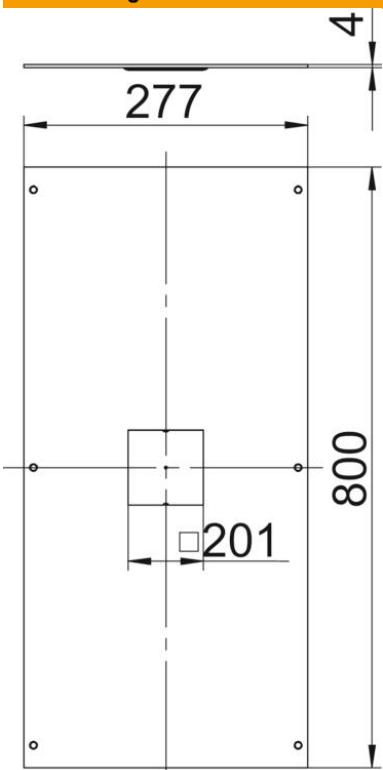

Länge	800 mm
Breite	300 mm
Blechstärke	4 mm
Maß a	201 mm
Maß A	277 mm

### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4