


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048

OBO
BETTERMANN

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

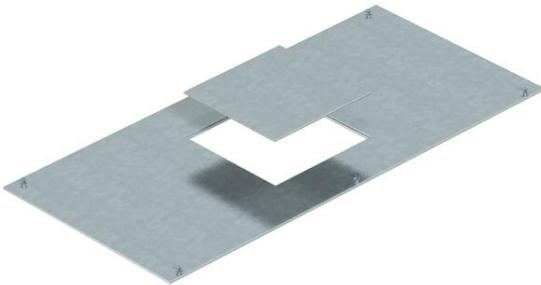

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7402048
Typ	OKA DG4 400
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	919 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,7542 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402048

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

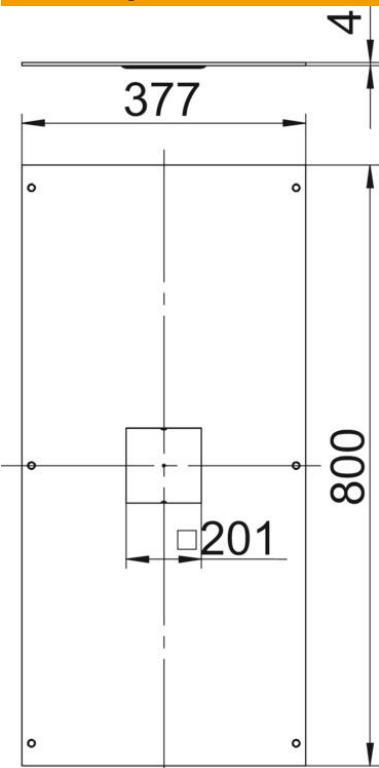

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Blechstärke	4 mm
Maß a	201 mm
Maß A	377 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9