


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402068



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

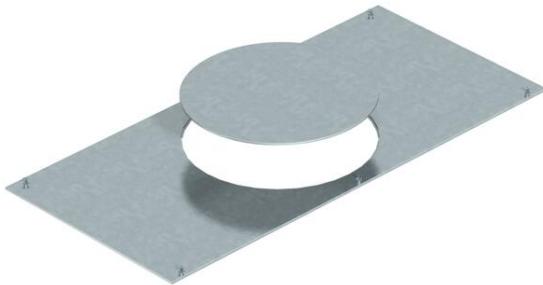

Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7402068
Typ	OKA DGR9 400
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	888 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	27,7154 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402068

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

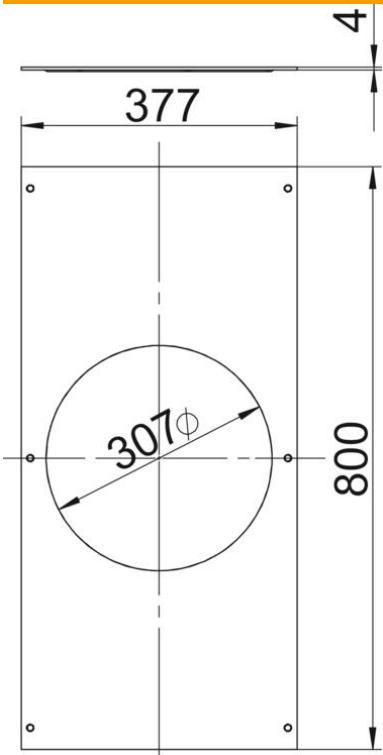

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Blechstärke	4 mm
Maß A	377 mm
Maß d Ø	305 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9