

Technisches Datenblatt

Verbindungswinkel

Artikelnummer: 7402968

OBO
BETTERMANN



Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel, T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung eines 90°-Winkels wird zusätzlich ein Kanalendstück benötigt (separat bestellen!).



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	7402968
Typ	OKU VW
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	für T- und Kreuz-Abzweig
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0904 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbindungswinkel

Artikelnummer: 7402968

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

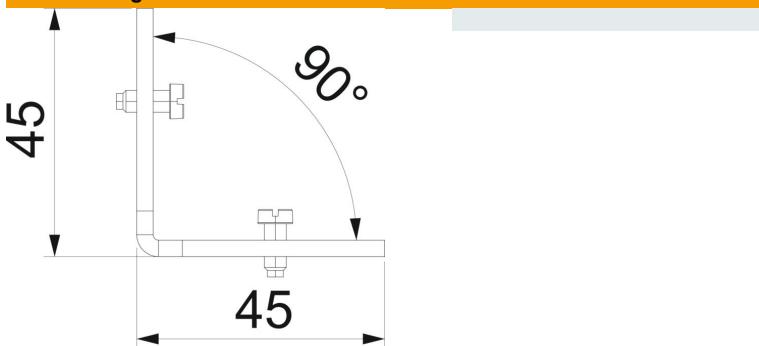

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	sonstige
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	nein