

# Technisches Datenblatt

## Einspeisekanal OKB



Artikelnummer: 7403811



Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt. Bis maximal 5 kN belastbar. Die Kanaleinheit kann mit ein verstellbaren Bodenbelagsanlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen ergänzt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7403811
Typ	OKB E 25085 ON
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	2000x73x85
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1320 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	57,4358 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Einspeisekanal OKB

Artikelnummer: 7403811



### Abmessungen

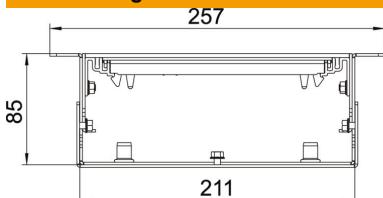

Länge	2.000 mm
Breite	210 mm
Höhe	93 mm
Maß h	85 mm

### Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Anzahl der Züge	1 St.
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Gewebewand	nein
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich min.	0 mm
Nutzquerschnitt	11000 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	11008 mm <sup>2</sup>
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Trennwandbefestigung	stecken