

Technisches Datenblatt

Kanalendstück

Artikelnummer: 7403820

OBO
BETTERMANN

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 7403820 |
| Typ | OKB ES 25085 |
| Bezeichnung 1 | Kanalendstück |
| Bezeichnung 2 | für OKB |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 52,85 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3633 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

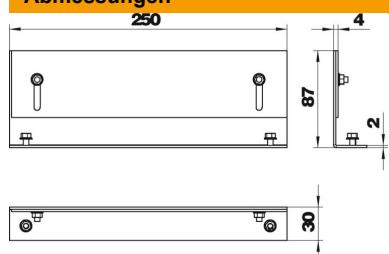

| | |
|--------|--------|
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Maß h | 85 mm |

Technisches Datenblatt

Kanalendstück

Artikelnummer: 7403820



Technische Daten

| | |
|---|---------|
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Bodenblech | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | ja |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Gewebewand | nein |
| Kanalhöhe max. | 125 mm |
| Kanalhöhe min. | 85 mm |
| Mindestestrichhöhe | 85 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Nivellierbereich min. | 0 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Trennwandbefestigung_löschen | stecken |
| Trennwandbefestigung | stecken |