


Technisches Datenblatt

Inneneck, ohne Nivelliereinheiten

Artikelnummer: 7403826



Montagefertiges Inneneck, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leistungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden fünf Nivelliereinheiten benötigt.

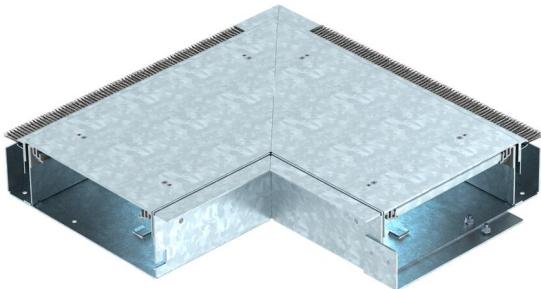

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403826
Typ	OKB IE 25085 ON
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	mit Bürstenleiste
Hersteller	OBO
Dimension	421x421x87
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	850 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	41,7211 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, ohne Nivelliereinheiten

Artikelnummer: 7403826

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

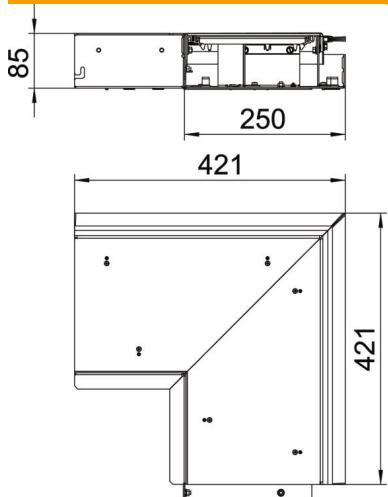

Länge	421 mm
Breite	250 mm
Höhe	93 mm
Maß h	93 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Funktion	Inneneck
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	93
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken