

Technisches Datenblatt

Bohrsablonen für Kanal mit Bürstenleiste

Artikelnummer: 7403883

OBO
BETTERMANN

Bohrsablonen für das bauseitige Bohren von Lochungen. Mit der Schablone können folgende Löcher angezeichnet werden.

- Verbinderlochungen für Stoßstellenverbinder
- Befestigungslochungen für Endstücke
- Montagelochungen für Stützelemente
- Befestigungslochungen für Rastelemente im Deckel



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7403883
Typ	OKB BS BL
Bezeichnung 1	Bohrsablonen
Bezeichnung 2	für Kanal mit Bürstenleiste
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,9582 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bohrsablon für Kanal mit Bürstenleiste

Artikelnummer: 7403883

OBO
BETTERMANN

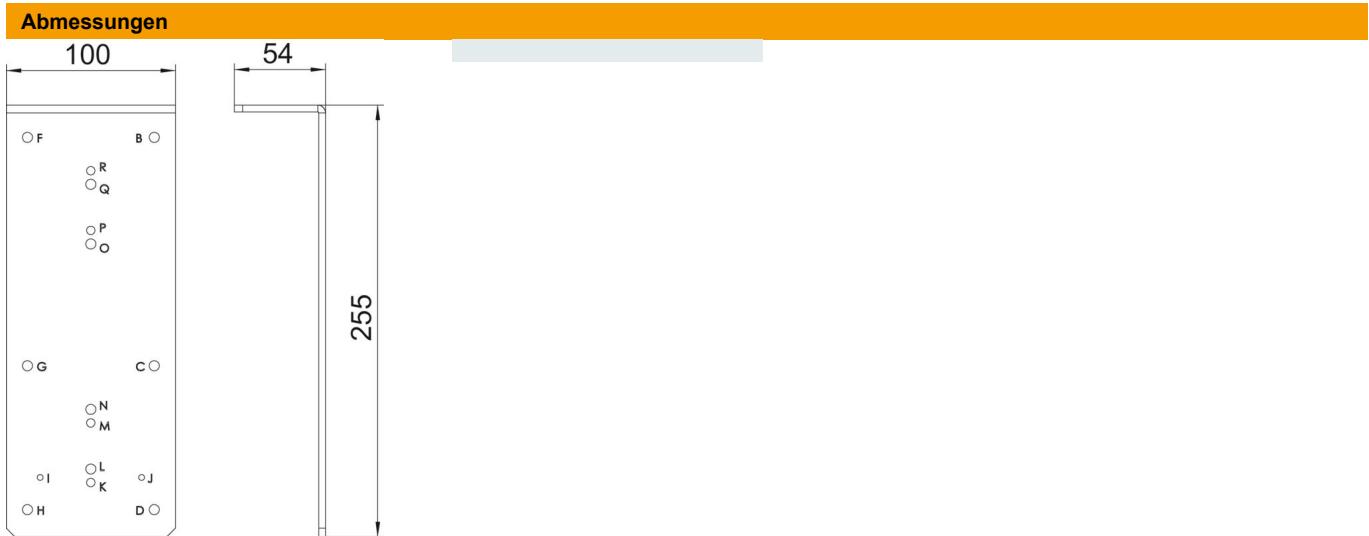

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	sonstige
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Entkoppelbar	ja
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja