

Technisches Datenblatt

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Artikelnummer: 7404372



Überschleifbarer Schalkörper zum direkten und fugenlosen Einbau von nivellierbaren Kassetten, Nenngröße 9, in oberflächenfertige Estriche/Terrazzo-Böden. Die Schalung wird schwimmend auf Unterflurdosen mit Montagedeckel Nenngröße 9 aufgelegt und schließt die Freiräume zwischen Unterflurdose und Kassettenrahmen.

Der Schutzdeckel aus Aluminiumblech wird als Dummy vor den Estricharbeiten in den Kassettenrahmen eingelegt und kann mit dem Estrich/Terrazzo überschaffen werden.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404372
Typ	SK RK9
Bezeichnung 1	Kassetten-Schalkörper
Bezeichnung 2	für geschliffene Estriche
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	190 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,0117 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten Nenngröße 9

Artikelnummer: 7404372



Abmessungen

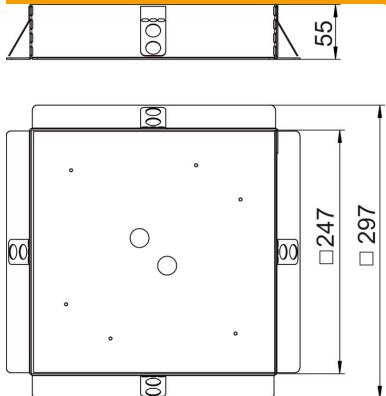

Länge	247 mm
Breite	247 mm
Höhe	55 mm
Maß a	247 mm
Maß A	297 mm
Maß h	55 mm

Technische Daten

Form	quadratisch
Fußbodenhöhe max.	200 mm
Fußbodenhöhe min.	130 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9