

Technisches Datenblatt

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7

Artikelnummer: 7404404

OBO
BETTERMANN

Schalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für runde Geräteeinsätze und nivellierbare Kassetten der Nenngröße R7.



CE

PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	7404404
Typ	SK HB R275
Bezeichnung 1	Schalkörper
Bezeichnung 2	R7
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5436 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

Schalkörper für runde Einbaueinheit der Nenngröße R7


Artikelnummer: 7404404

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	51,5 mm
Maß d Ø	275 mm

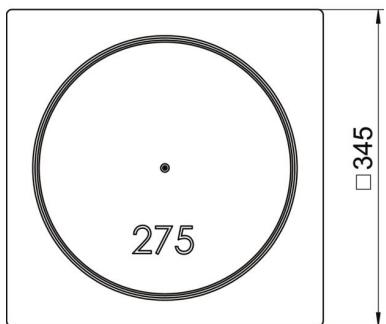

Technische Daten

Estrichhöhe min.	50 mm
Form	rund
Halogenfrei	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R7