

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Artikelnummer: 7404613

OBO
BETTERMANN



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen mit 16 A und 2 Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaeinheiten der Nenngroße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen mit 16 A und 2 Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404613
Typ	UTC4 W OR2
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	2fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0084 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange


Artikelnummer: 7404613

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

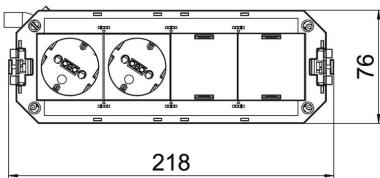

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	nein
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein