

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404618

OBO
BETTERMANN



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404618
Typ	UTC4 W W3
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	3fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1679 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß


Artikelnummer: 7404618

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

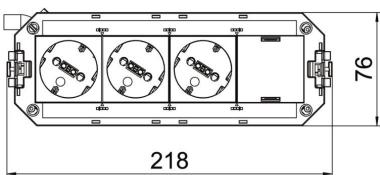

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	nein
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	3-fach reinweiß
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein