

Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen



Artikelnummer: 7404621

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngroße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in orange, 250 V~ 16 A. Mit halogenfreier Anschlussleitung.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7404621
Typ	UTC4 W W3OR1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	3fach weiß, 1fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	46,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3346 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 W mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404621

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

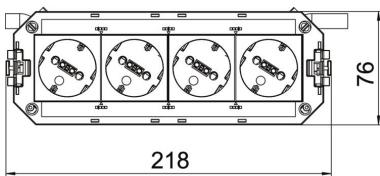

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei	nein
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	3-fach reinweiß/1-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein