

# Technisches Datenblatt

## UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404660



Anschlussfertiger Universalträger UTC3 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdose in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.



### Stammdaten

Artikelnummer	7404660
Typ	UTC3 G W2OR1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	2fach weiß, 1fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	165x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0038 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404660



### Abmessungen



Länge	175 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

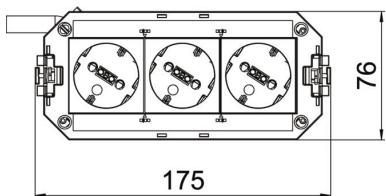

### Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Ausführung	2-fach reinweiß/1-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Länge der Zuleitung	0,3 m
Steckdosenkombination	1-fach und 2-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	165 mm
Überspannungsschutz	nein