

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Artikelnummer: 7404670



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten

Artikelnummer	7404670
Typ	UTC4 G OR2
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	2fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8465 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange


Artikelnummer: 7404670



Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

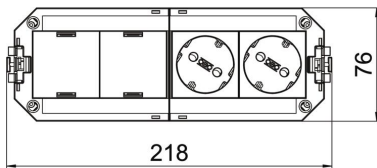

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinorange
Leitungslänge	0 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0 m
Steckdosenkombination	2-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbindersystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein