

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Artikelnummer: 7404672



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über vier vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten	
Artikelnummer	7404672
Typ	UTC4 G OR4
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	4fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1145 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange


Artikelnummer: 7404672

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

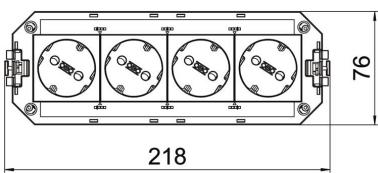

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	4-fach reinorange
Leitungslänge	0 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0 m
Steckdosenkombination	2x 2-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein