

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Artikelnummer: 7404674



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten

Artikelnummer	7404674
Typ	UTC4 G W2
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	2fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8437 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß


Artikelnummer: 7404674

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

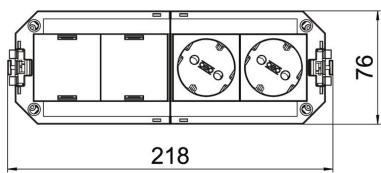

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinweiß
Leitungslänge	0 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0 m
Steckdosenkombination	2-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein