

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen



Artikelnummer: 7404680



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten

Artikelnummer	7404680
Typ	UTC4 G W3
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	3fach weiß
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,96 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9389 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404680



Abmessungen



Länge	208 mm
Breite	76 mm
Höhe	56 mm

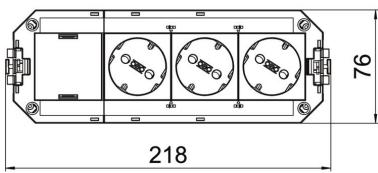

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	1
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	3-fach reinweiß
Leitungslänge	0 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Steckdosenkombination	3-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	1
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein