

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404684

OBO
BETTERMANN

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngroße R7, R9 und 9.



Stammdaten

Artikelnummer	7404684
Typ	UTC4 G W3OR1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	3fach weiß, 1fach orange
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	29,51 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,087 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404684

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

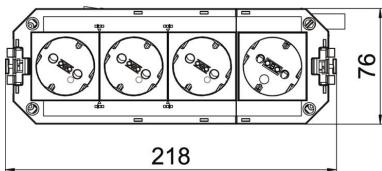

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	3-fach reinweiß/1-fach reinorange
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0,3 m
Steckdosenkombination	1-fach und 3-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	ja