

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404688

OBO
BETTERMANN

Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in orange und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in minzgrün mit 16 A. Eine Blindabdeckung ermöglicht den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten	
Artikelnummer	7404688
Typ	UTC4 G OR2GN1
Bezeichnung 1	Universalträger Connect GST18
Bezeichnung 2	2fach orange, 1fach grün
Hersteller	OBO
Dimension	208x76x45
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1134 kg CO2e / 1 Stück

 
Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404688

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	218 mm
Breite	76 mm
Höhe	60 mm

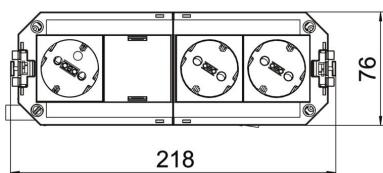

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Ausführung	2-fach reinorange/1-fach minzgrün
Leitungslänge	300 mm
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Länge der Zuleitung	0,3 m
Steckdosenkombination	1-fach und 2-fach
Stecksystem	GST18
Steckverbinderystem systemgebunden	ja
Stromkreis	2
Systemlänge	208 mm
Überspannungsschutz	nein