

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 7404716

OBO
BETTERMANN



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Halteschellen für max. 2 einsteckbare, selbstkontakterende Trennstegs und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404716
Typ	AIKU 25070
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Hersteller	OBO
Dimension	2400x250x70
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2,4
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	360,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,7114 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen

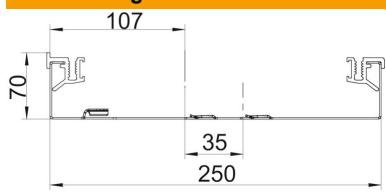

Länge	2.400 mm
Breite	250 mm
Höhe	70 mm
Blechstärke Unterteil	1 mm
Maß	250 mm
B	
Maß b	250 mm
Maß h	70 mm

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 7404716



Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Trennwand	nein
Nutzquerschnitt	155 cm ²
Querschnitt Zug 3	6817 mm ²
Querschnitt Zug a	6595 mm ²
Querschnitt Zug b	2090 mm ²
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken