


# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück, rechte Seite

Artikelnummer: 7404786

**OBO**  
BETTERMANN

Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.

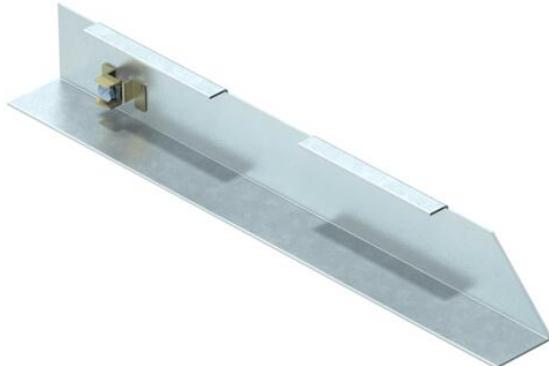


**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten
 
|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7404786                  |
| Typ                                 | AIK ESR 25040            |
| Bezeichnung 1                       | Rechter Endverschluss    |
| Bezeichnung 2                       | für Aufboden-Kanal       |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 15 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5258 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 250 mm |
| Maß h  | 37 mm  |

### Technische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kanalbreite min. | 250 mm |
| Kanalhöhe min.   | 40 mm  |