


Technisches Datenblatt

Blinddeckel Außeneck

Artikelnummer: 7404898

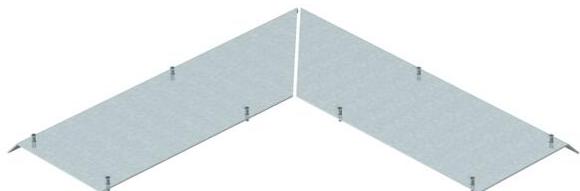

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404898
Typ	AIKF AEA 25040
Bezeichnung 1	Außeneck-Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1130 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	25,8278 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

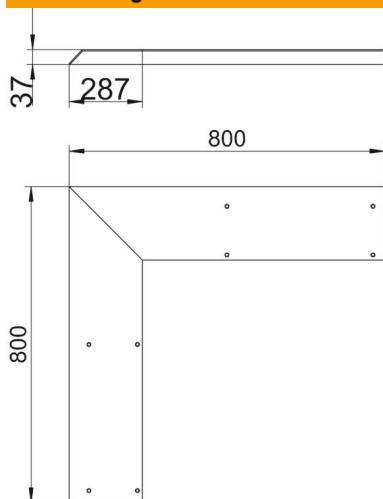

Länge	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	40 mm
Maß b	287 mm
Maß h	37 mm

Technisches Datenblatt

Blinddeckel Außeneck

Artikelnummer: 7404898



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Ausseneck
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne