


Technisches Datenblatt

Blinddeckel

Artikelnummer: 7404910

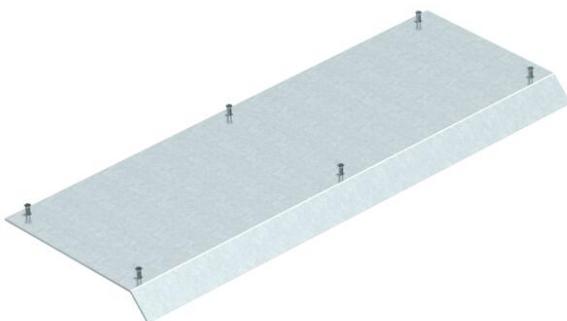

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404910
Typ	AIKF D 15040
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	376 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,6827 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Blinddeckel


Artikelnummer: 7404910

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

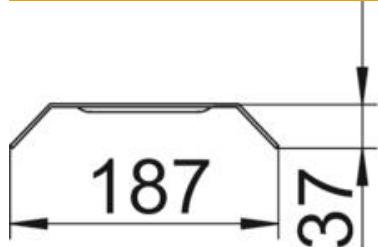

Länge	800 mm
Breite	150 mm
Höhe	40 mm
Maß b	187 mm
Maß h	37 mm

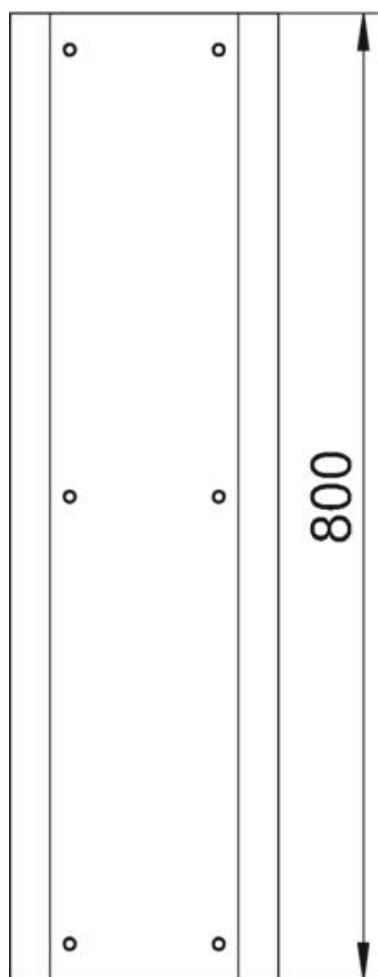

Technisches Datenblatt

Blinddeckel

Artikelnummer: 7404910



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne