


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel

Artikelnummer: 7404944

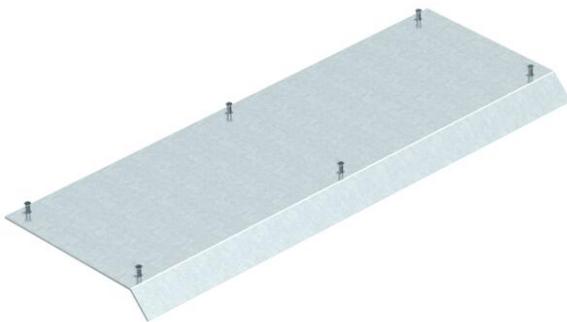

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404944
Typ	AIKF D 25070
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	644 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,5998 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel


Artikelnummer: 7404944



### Abmessungen

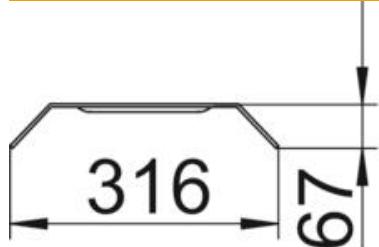

Länge	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	70 mm
Maß b	316 mm
Maß h	67 mm

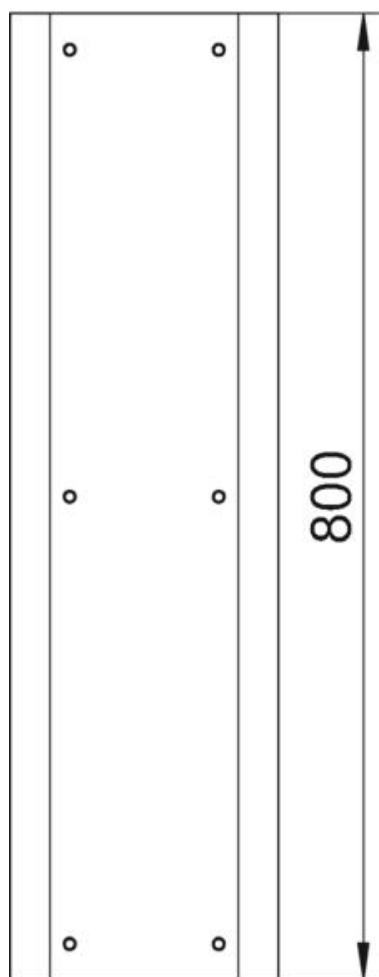

# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel

Artikelnummer: 7404944



### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne