


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel

Artikelnummer: 7404948

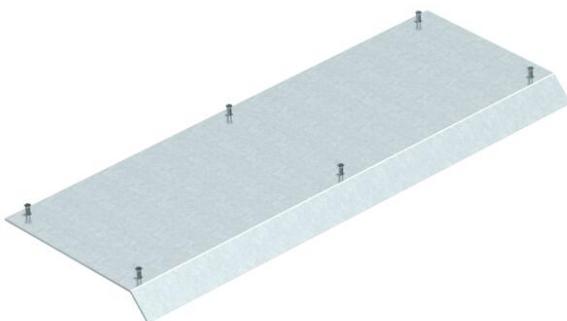

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404948
Typ	AIKF D 35075
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1124 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	26,1225 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel


Artikelnummer: 7404948

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

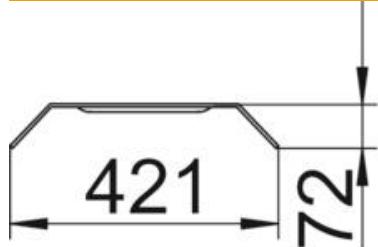

Länge	800 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Maß b	421 mm
Maß h	72 mm

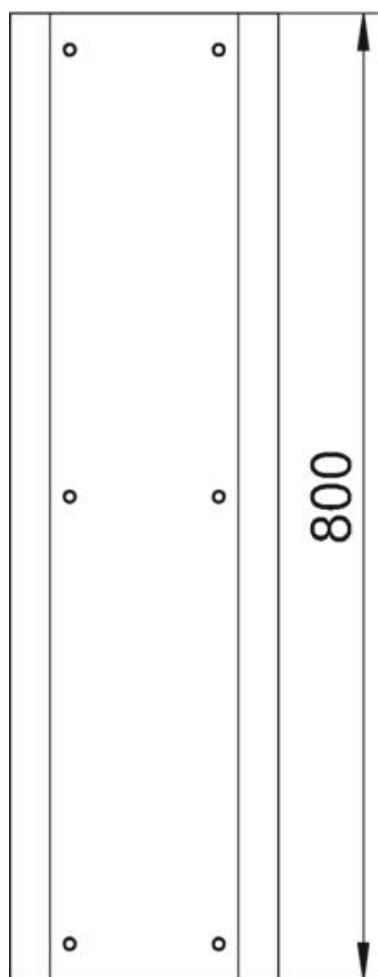

# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel

Artikelnummer: 7404948



### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne