


Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7404956

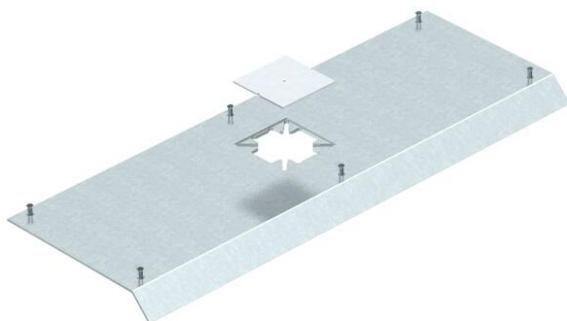

Geräteanschlussdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404956
Typ	AIKF DAT 15040
Bezeichnung 1	Geräteanschlussdeckel
Bezeichnung 2	für Telitank-Montage
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	399,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,5863 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage


Artikelnummer: 7404956

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

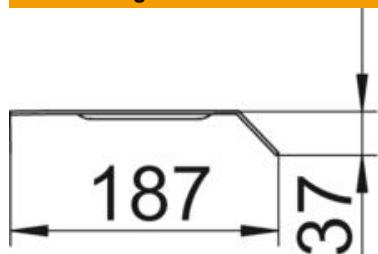

Länge	800 mm
Breite	150 mm
Höhe	40 mm
Maß b	187 mm
Maß h	37 mm

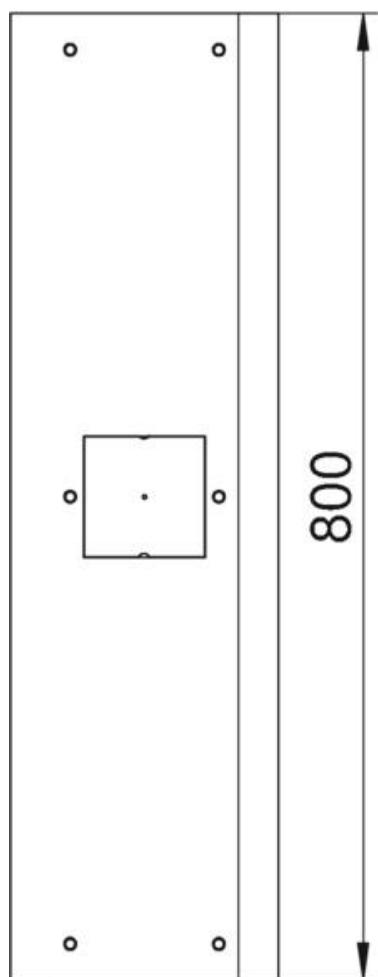

Technisches Datenblatt

Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage

Artikelnummer: 7404956



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	quadratisch