


# Technisches Datenblatt

## Geräteeinsatzdeckel für GES2

Artikelnummer: 7404972

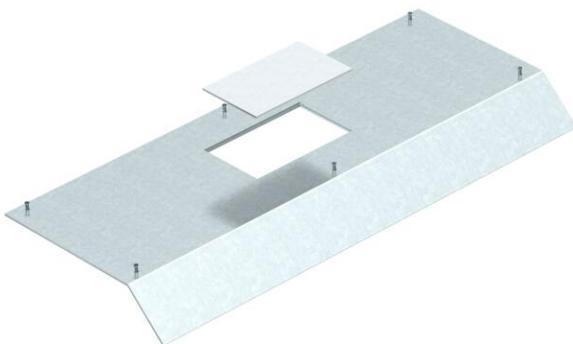

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngroße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7404972
Typ	AIKF DG2 20070
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES2
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	562 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,458 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Geräteeinsatzdeckel für GES2

Artikelnummer: 7404972



### Abmessungen

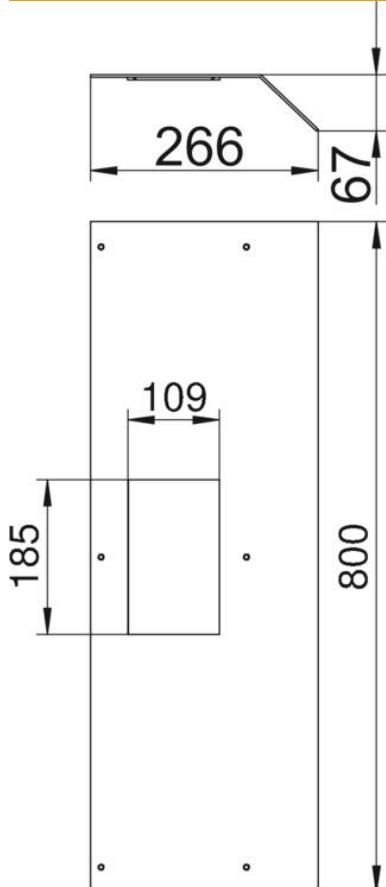

Länge	800 mm
Breite	200 mm
Höhe	70 mm
Maß b	266 mm
Maß h	67 mm

### Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	rechteckig