


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatzdeckel für GES6

Artikelnummer: 7404984

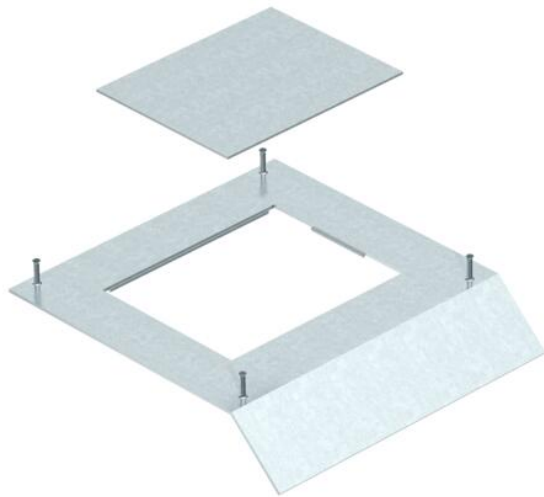

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 6. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404984
Typ	AIKF DG6 35075
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES6
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	510,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,3183 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Geräteinsatzdeckel für GES6

Artikelnummer: 7404984



Abmessungen

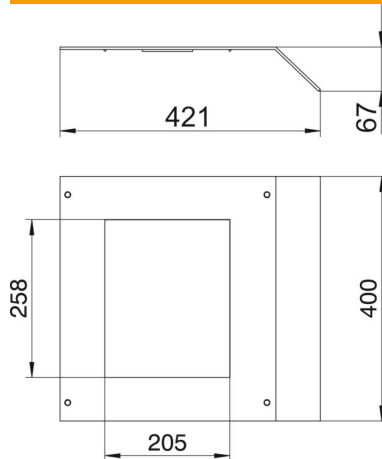

Länge	400 mm
Breite	350 mm
Höhe	75 mm
Maß b	421 mm
Maß h	67 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	rechteckig