


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatzdeckel für GES9

Artikelnummer: 7404988

OBO
BETTERMANN

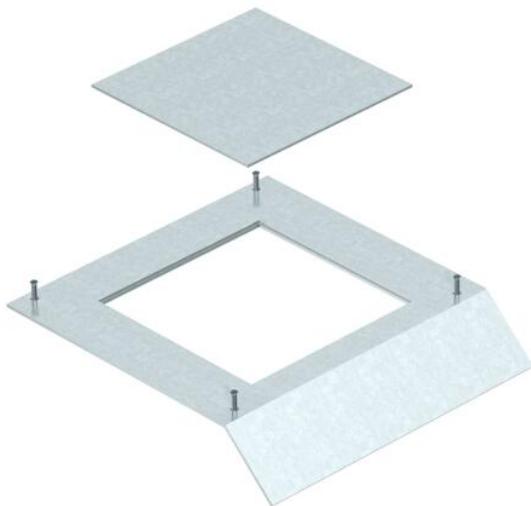

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngroße 9. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404988
Typ	AIKF DG9 35075
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES9
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	505 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,4227 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatzdeckel für GES9

Artikelnummer: 7404988

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

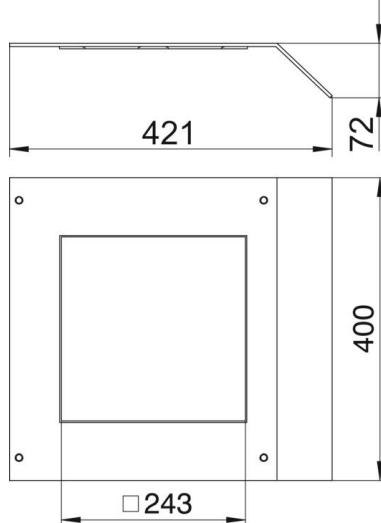	<table><tr><td>Länge</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>421 mm</td></tr><tr><td>Maß h</td><td>72 mm</td></tr></table>	Länge	400 mm	Breite	350 mm	Höhe	75 mm	Maß b	421 mm	Maß h	72 mm
Länge	400 mm										
Breite	350 mm										
Höhe	75 mm										
Maß b	421 mm										
Maß h	72 mm										

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	quadratisch