

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405815



Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassettenereinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Höheneinstellbereiche der Nivelliereinheiten für die Kassetten und das OKB Kanalsystem. Die angegebenen Nivellierungsbereiche beziehen sich auf Oberkannte Rohfußboden bis Oberkannte Fußodenbelag.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7405815
Typ	RK NEV2 110
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit
Bezeichnung 2	für Kassette und OKB
Hersteller	OBO
Dimension	M8x110mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	25,415 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7442 kg CO2e / 4 Stück


Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405815

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

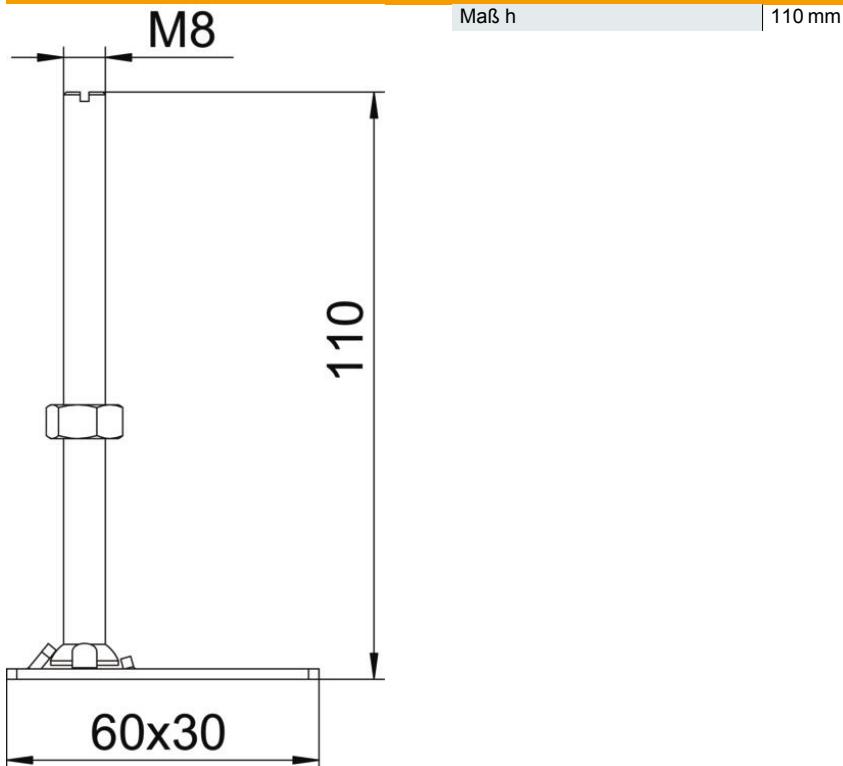

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Nivellierbereich max.	190 mm
Nivellierbereich min.	140 mm
Geeignet für Kanäle	ja
Geeignet für Kassetten	ja
Mit Trittschalldämmung	nein
Material des Fußes	Metall