


# Technisches Datenblatt

## Revisionsabdeckung ZESR7

Artikelnummer: 7406792

**OBO**  
BETTERMANN

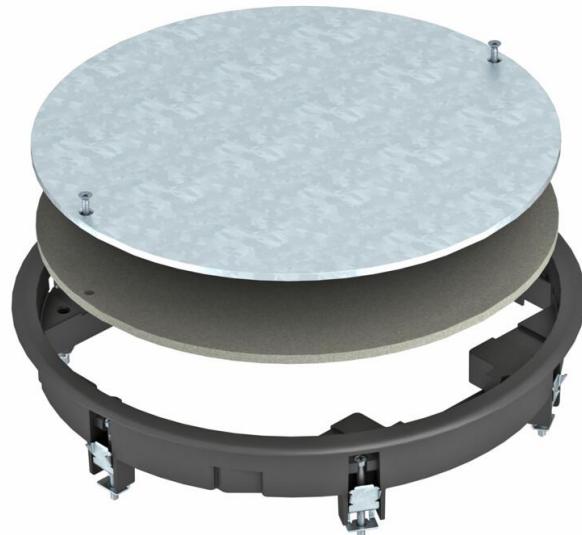

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7406792
Typ	ZESR7 10U 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	Ø294x33
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	225,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,2735 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Revisionsabdeckung ZESR7


Artikelnummer: 7406792

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

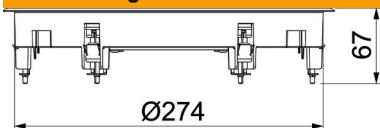

Länge	294 mm
Breite	294 mm
Höhe	54 mm

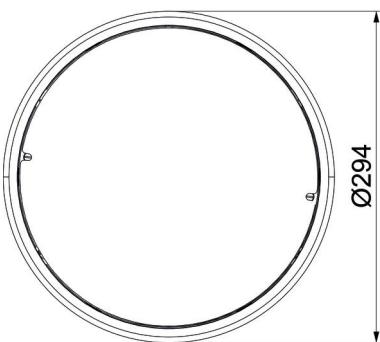

### Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Ausführung	rund
Bodenpflege	trocken
Fußbodenhöhe min.	64 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbedeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R7
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Spannbereich D max.	36 mm
Spannbereich D min.	14 mm
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Bodenbelagdicke	10 mm
Bodenbelagdicke max.	15 mm