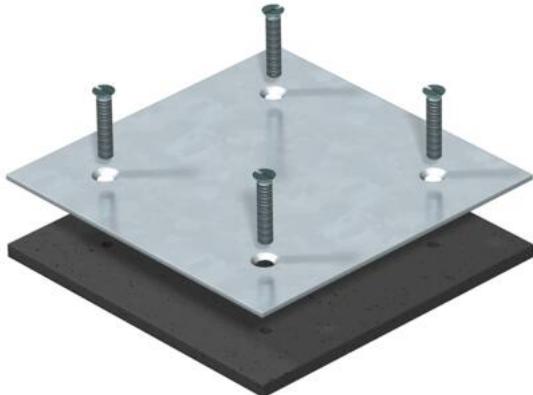


Technisches Datenblatt

Blindplatte für Montageöffnung Telitank

Artikelnummer: 7407076



Deckelblindplatte zum nachträglichen Blindverschluss der Montageöffnung DAT.
Mit Gummidichtplatte für den Feuchtigkeitsschutz nach DIN EN 50085-2-2, einschließlich Befestigungsschrauben.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407076
Typ	DAT F
Bezeichnung 1	Blindplatte
Bezeichnung 2	für Montageöffnung Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	100x100x3
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,292 kg CO2e / 1 Stück

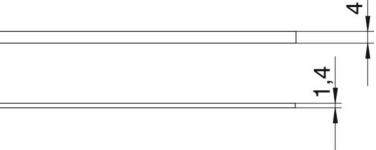
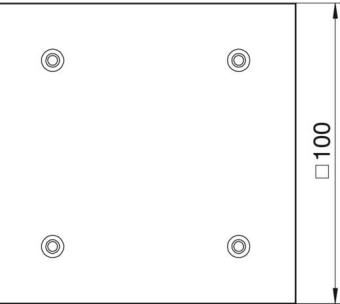
Technisches Datenblatt

Blindplatte für Montageöffnung Telitank

Artikelnummer: 7407076

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Maß A Maß B	109 mm 185 mm
		100

Technische Daten

Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2