

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Artikelnummer: 7407780

**OBO**  
BETTERMANN



Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen:  
AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.  
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.




**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	7407780
Typ	MTM 2A
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ A
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,68 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2858 kg CO2e / 1 Stück

### Abmessungen

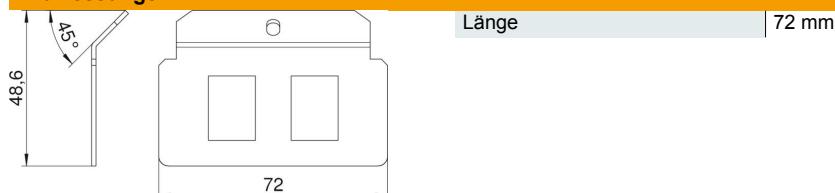

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Artikelnummer: 7407780



### Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	2 Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja