

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger

Artikelnummer: 7407818

OBO
BETTERMANN

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 13,15 x 13,10.




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7407818 |
| Typ | MTM 2Q |
| Bezeichnung 1 | Trägerplatte |
| Bezeichnung 2 | 2 x Lochung 13,15 x 13,10 |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3841 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

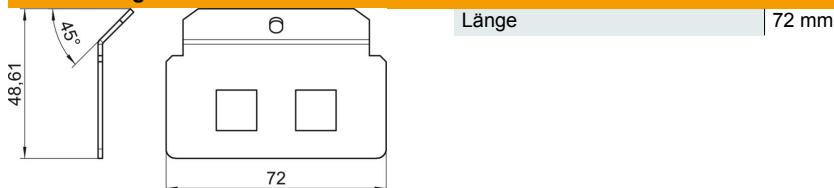

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger

Artikelnummer: 7407818



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlussmöglichkeit | 2 LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenblech | nein |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |