

Technisches Datenblatt

Montageträger, 2 x Typ B

Artikelnummer: 7407847



Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
Passend für Einbaeinheit GE2 ohne Bodenbelagaußsparung.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7407847
Typ	MTGE2 2B
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ B
Hersteller	OBO
Dimension	116x36x34
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montageträger, 2 x Typ B


Artikelnummer: 7407847

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

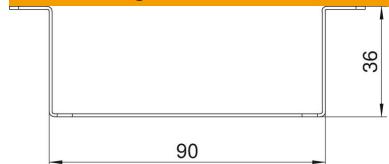

Länge 116 mm

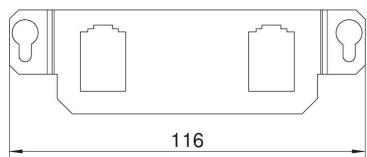

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	36 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja