

# Technisches Datenblatt

## Telitank T12L

Artikelnummer: 7408100



Zum kombinierten Einbau von 12 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel (12 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 6 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität entsprechend erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7408100
Typ	T12L 00C 9011
Bezeichnung 1	Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	375x154x109
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,6355 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Telitank T12L


Artikelnummer: 7408100



### Abmessungen

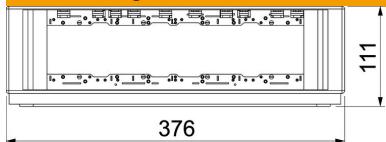

Länge	375,5 mm
Breite	154 mm
Höhe	108,5 mm

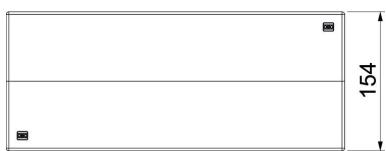

### Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite	4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite	4
Ausführung	horizontal
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial	ja