


# Technisches Datenblatt

## Abdeckplatte Telitank T12L, Modul 45®-Einbauöffnung

Artikelnummer: 7408148

**OBO**  
BETTERMANN

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für ein Modul 45-Gerät, passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).

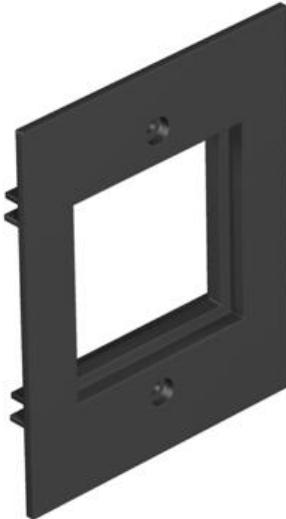

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	7408148
Typ	T12L P15S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	für 1f Modul 45 in T12L
Hersteller	OBO
Dimension	71x88x12
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,074 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abdeckplatte Telitank T12L, Modul 45®-Einbauöffnung

Artikelnummer: 7408148

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

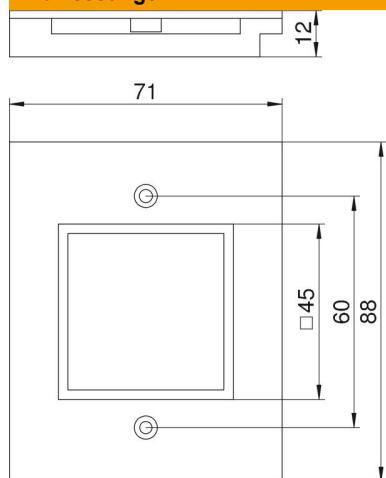

Länge	88 mm
Breite	71 mm
Höhe	2 mm

### Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	1
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	aufschraubar
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Rastermaß M45