


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408188

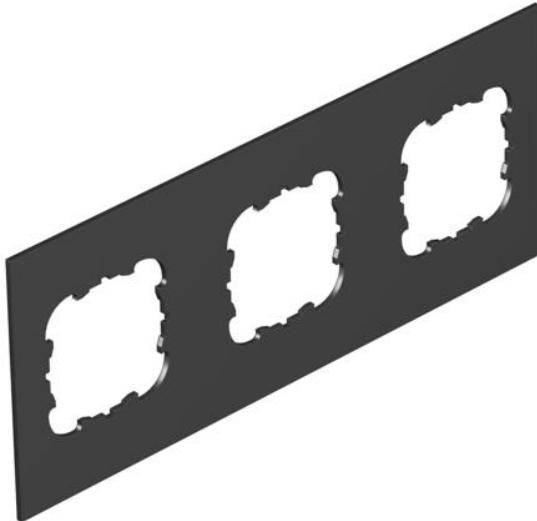

Abdeckplatte mit 3 Lochungen (\varnothing 45 mm) für 3 Installationsgeräte mit Tragering oder -bügel, passend zur T12L-Längsseite (3/4-Abdeckung).



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	7408188
Typ	T12L P3S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	3xEK für T12L
Hersteller	OBO
Dimension	213x88mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1287 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T12L, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Artikelnummer: 7408188



Abmessungen

	Länge Breite Höhe	88 mm 213 mm 2 mm
--	-------------------------	-------------------------

Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	3
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	aufschraubar
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Tragebügel