

Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung

Artikelnummer: 7408276



Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4B-Längsseite (1/1 Abdeckung).



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7408276
Typ	T4B P7 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	2f Modul 45 für T4B
Hersteller	OBO
Dimension	110x77mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,648 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0857 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T4B, Modul 45®-Einbauöffnung



Artikelnummer: 7408276

Abmessungen

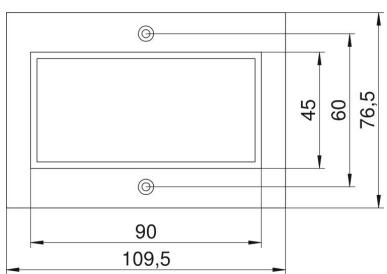

Länge	77 mm
Breite	110 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	0
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	1
Befestigungsart	aufschraubar
Beschriftungsfeld	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Geräteart	Rastermaß M45
Installationstechnik	Rastermaß M45