

Technisches Datenblatt

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55

Artikelnummer: 7408707



Montageplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Avaya/Systimax: M-Serie. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.




CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7408707
Typ	MPMT45 2F
Bezeichnung 1	Montageplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ F
Hersteller	OBO
Dimension	77x24x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1702 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

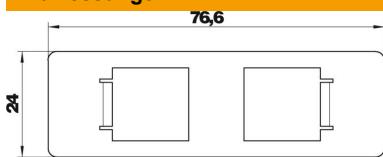

Technisches Datenblatt

Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ F für System 55

Artikelnummer: 7408707



Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	2 Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Avaya/Systimax: M-Serie
Befestigungsart	aufrostbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlvodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	ja