

# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für Datentechnik Typ A

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 7408802

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.  
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.




A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 7408802                    |
| Typ                                 | MP R2 2A                   |
| Bezeichnung 1                       | Montageplatte für GES R2   |
| Bezeichnung 2                       | für 2x Typ A               |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 1,96 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2058 kg CO2e / 1 Stück   |

### Abmessungen

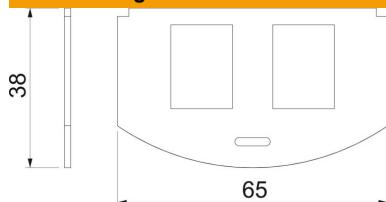

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 65 mm |
| Breite | 36 mm |

# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für Datentechnik Typ A

Artikelnummer: 7408802



### Technische Daten

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Anwendung                          | Gerätebecher |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen  | 0            |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen    | 0            |
| Anzahl der einbaubaren Geräte      | 2            |
| Anzahl der einfachen Öffnungen     | 2            |
| Anzahl der ovalen Öffnungen        | 0            |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0            |
| Anzahl der runden Öffnungen        | 0            |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen    | 0            |
| Befestigungsart                    | aufrostbar   |
| Beschriftungsfeld                  | nein         |
| Blinddeckel                        | nein         |
| Geeignet für Beschriftungsfeld     | nein         |
| Geräteart                          | Datentechnik |
| Installationstechnik               | sonstige     |
| Geeignet für Daten-Anschlussmodul  | Typ A        |