


# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für Datentechnik Typ F

Artikelnummer: 7408808

**OBO**  
BETTERMANN

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.  
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

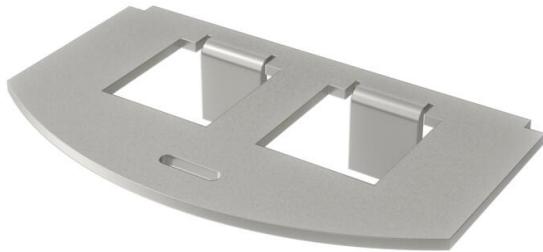

**A2** Edelstahl, rostfrei

<b>Stammdaten</b>	
Artikelnummer	7408808
Typ	MP R2 2F
Bezeichnung 1	Montageplatte für GES R2
Bezeichnung 2	für 2x Typ F
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,19 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2058 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für Datentechnik Typ F

Artikelnummer: 7408808

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

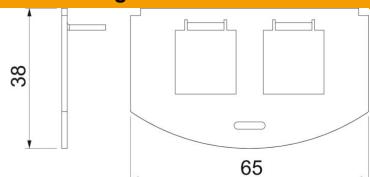

Länge	65 mm
Breite	36 mm

### Technische Daten

Anwendung	Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der einfachen Öffnungen	2
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Geräteart	Datentechnik
Installationstechnik	sonstige
Geeignet für Daten-Anschlussmodul	Typ F