

Technisches Datenblatt

Installationsdose 2-fach Schutzkontakt-Steckdose

Artikelnummer: 7408832



Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontakt-Steckdose enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionaler Montageplatte eingebaut werden.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7408832
Typ	MT R2 V
Bezeichnung 1	Montageträger für GES R2
Bezeichnung 2	2fach Schutzkontaktsteckdose
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,125 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Installationsdose 2-fach Schutzkontakt-Steckdose

Artikelnummer: 7408832



Abmessungen

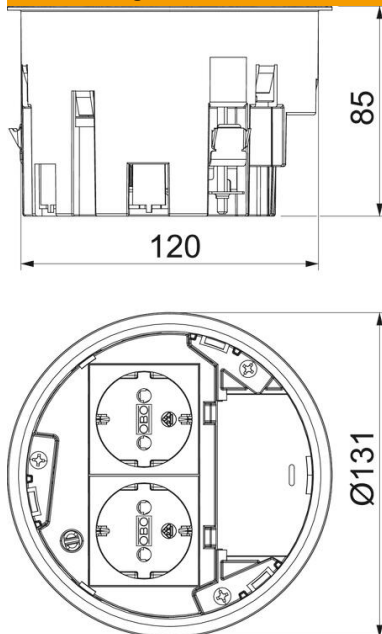

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	1
Bestückung	2-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Deckelausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteart	Rastermaß M45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Installationstechnik	Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	50 mm
Spannbereich D min.	25 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja